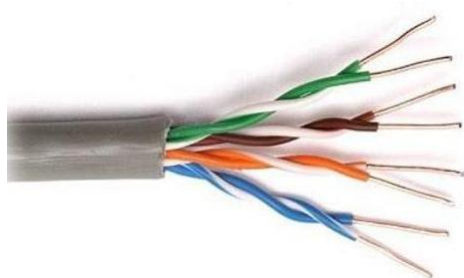


ELLX HF-A 50 V

APPARATKABEL HALOGENFRI

**ANVENDELSE**

Apparat/telefon installationskabel til indendørs brug ved oplægning, i kabelbakker eller stiger, på vægge eller som tilslutningskabel.

Konstrueret med PE isolerede kobbertråde, hvor ledere er snoet i par.

KONSTRUKTION

Leder	Massiv, udglødet kobbertråd, 0,5 mm diameter. Antal tråde: 16 -35 mm ²
Isolation	PE med nominel tykkelse 0,20 mm RAL farve kode: Rød 3000, Blå 5015, Gul 1021
Snoning	Isolerede leder lagt koncentrisk i lag
Yderkappe	Polyolefin komponent FRLSHF Nominel tykkelse 0,65 mm, med rivetråd
Mærkning	Draka ELLX HF-A 3x2x0,5 mm LSHF

TEKNISKE DATA

Driftsspænding	50 V
Prøvespænding	1500 V
Temperatur	Driftstemperatur fra -15 °C til +70 °C Ved installation fra -10 °C til +40 °C
Bøjeradius	Maks. 4 x D
Modstand	Isolationsmodstand 500 Ω/km
Kapacitans	Maks. per par/leder 56 nF/m

NORM / GODKENDELSE

Norm	
Godkendelse	

MATERIALEKRAV / EGENSKAB

Selvslukkende	IEC 60332-1
Halogenfri	IEC 60754-1 og 2
Røgsvag	IEC 61034

ELLX HF-A 50 V

APPARATKABEL HALOGENFRI

Leder tværsnit mm ²	Kappe farve	Udv. diameter mm	Vægt kg/km	Oplægning Ring/m	EAN- nr.
1X3X0,5	Hvid	3,3	13,06	R100	8430220224467
2X2X0,5	Hvid	4,7	18,87	R100	8430220224511
2X2X0,5	Grå	4,7	18,87	R100	8430220224498
3X2X0,5	Hvid	4,8	23,74	R100	8430220224566
3X2X0,5	Grå	4,8	23,74	R100	8430220224535
4X2X0,5	Hvid	5,2	29,32	R100	8430220224634
4X2X0,5	Grå	5,2	29,32	R100	8430220224597

© DRAKA 2012. Alle rettigheder foreholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt december 2012.