


Fleksibel kabel

H05VV-F 300/500 V

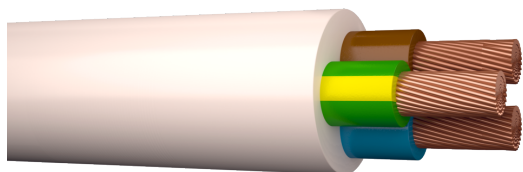

Anvendelse

Fleksibel tilledning til bærbare apparater og brugsgenstande i tørre miljøer, med lav til medium mekanisk stress.

Funktion

SB 2001:6 - Særligt gode varmeafledningsforhold

Godkendelse

HAR - Godkendelse

Standard

HD 21,5
EN 60228
IEC 60332-1-2

Leder standard
Lodret flammeudbredelse for en enkelt isoleret ledning eller et kabel

Konstruktion

Kabelfacon
Leder
Isolationsmateriale
Ledermærkning

Rund mangetrådet kobberleder iht. EN 60228 klasse 5
Mangetrådet kobberleder iht. IEC 60228 kl. 5
PVC
2-leder: Blå, brun
3-leder: Blå, brun, gul/grøn
4-leder: Blå, brun, sort, gul/grøn
5-leder: Blå, brun, sort, grå, gul/grøn
PVC blyfri, hvid eller grå

Kappemateriale

Temperatur

Max. tilladelig driftstemperatur
Min. driftstemperatur
Temperatur ved installation [°C]

max. 70°C
min. 0°C
min. 0°C to 60°C

Egenskab

Bøjeradius
REACH
RoHS

<12mm: 3 x D, >12mm: 4 x D
Opfylder kravet til REACH
Opfylder kravet til RoHS

Elektriske data

Prøvespænding [kV]

2 kV AC

Leder og skærmtværsnit [mm ²]	Kappefarve	Diameter nom. [mm]	Kabelvægt [kg/km]	Levering	EAN/UPC	Max. strømbelastning i fri luft [A]
2x0,75	Grå	7,2	58	S100	3563030069050	6
2x0,75	Hvid	7,2	58	S100	3563030070056	6
2x1	Grå	7,5	68	S100	3563030071053	10
2x1,5	Grå	8,6	92	S100	3563030073057	16
3G0,75	Grå	7,6	64	S100	3563030078052	6
3x1	Grå	8	76	S100	3563030080055	10
3x1	Hvid	8	76	S100	3563030079059	10
3x1	Grå	8	76	S100	3563030080055	10
3G1,5	Grå	9,4	110	S100	3563030082059	16
3G1,5	Grå	9,4	110	S100	3563030082059	16
3G2,5	Hvid	11,4	165	S100	3563030083056	20
3G2,5	Grå	11,4	165	S100	3563030084053	20
4G0,75	Hvid	8,3	78	S100	3563030085050	6
4G0,75	Grå	8,3	78	S100	3563030087054	6
4G1	Hvid	9	96	S100	3563030086057	10
4G1	Grå	9	96	S100	3563030089058	10
4G1,5	Hvid	10,5	135	S100	3563030088051	16
4G1,5	Grå	10,5	135	S100	3563030090054	16
4G2,5	Grå	12,5	200	S100	3563030091051	20
4G2,5	Hvid	12,5	200	S100	3563030092058	20
5G1,5	Grå	11,6	170	S100	3563030095059	16
5G1,5	Hvid	11,6	170	S100	3563033611058	16
5G2,5	Grå	13,9	255	S100	3563030096056	20
5G2,5	Hvid	13,9	255	S100	3563033612055	20