


HIK AL-R 0,6/1 kV

INSTALLATIONSKABEL HALOGENFRI

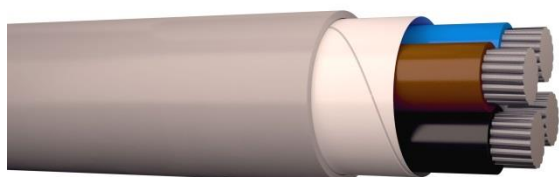

ANVENDELSE

Halogenfrit selvslukkende kabel, med lav røgudvikling og uden afgivelse af korrosive gasser ved brand. Velegnet til oplægning inden- som udendørs. I kabelbakker såvel som direkte i jord og kan med forsigtighed nedpløjes. Skal installeres iht. SB.

KONSTRUKTION

Leder	Flertrådet udglødet rund aluminium klasse 2 iht. IEC 60228.
Isolation	PEX
Lederfarve	4 leder: brun, sort, grå, blå
Bevikling	Plast tape
Yderkappe	Halogenfri komponent, grå og metermærket.

STANDARD / DIREKTIV

Norm	Cenelec HD 603 del 5B, IEC 60502-1
Direktiv	CE-mærket iht. LVD Overholder RoHS & REACH direktivet

TEKNISKE DATA

Driftsspænding	0,6/1 kV
Prøvespænding	4000 V
Temperatur	Maks. Ledertemperatur +90°C Kortslutningstemperatur +250°C Laveste kabeltemperatur ved oplægning -20°C. Under 0°C skal forsigtighed udvises
Bøjeradius	Under oplægning: 15 x D

MATERIALEKRAV / EGENSKAB

Selvslukkende	IEC 60332-1
Halogenfri	IEC 60754-1 & 2
Korrosivitet	IEC 60754-2
Røgsvag	IEC 61034
Strømbelastning	Iht. SB 2001:6 Særlig gode varmeafledningsforhold

HIK AL-R 0,6/1 kV

INSTALLATIONSKABEL HALOGENFRI

Leder tværsnit mm ²	Udv. diameter mm	Vægt Kg/km	Maks. strøm- Belastning A	Oplægning m/tromle	EAN Nr.
4 x 50	30	980	146	1000	5701498017239
4 x 95	39	1720	227	1000	5701498017246
4x150	47	2575	304	1000	5701498017253
4 x 240	59	4070	409	1000	5701498017260