


HIK AL-S 0,6/1 kV

INSTALLATIONSKABEL HALOGENFRI

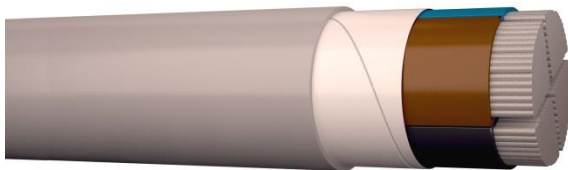

ANVENDELSE

Halogenfrit selvslukkende kabel, med lav røgudvikling og uden afgivelse af korrosive gasser ved brand. Velegnet til oplægning inden- som udendørs. I kabelbakker såvel som direkte i jord og kan med forsigtighed nedpløjes. Skal installeres iht. SB.

KONSTRUKTION

Leder	Udglødet aluminium iht. IEC 60228 kl. 2. 50-240mm ² flertrådet sektorformet
Isolation	PEX
Lederfarve	4 leder: brun, sort, grå, blå
Bevikling	Plast tape
Yderkappe	Halogenfri komponent, UV-resistent Farve grå og metermærket.

STANDARD / DIREKTIV

Norm	Cenelec HD 603-5B, IEC 60502-1
Direktiv	CE-mærket iht. LVD Overholder RoHS & REACH direktivet

TEKNISKE DATA

Driftsspænding	0,6/1 kV
Prøvespænding	4000 V
Temperatur	Maks. Ledertemperatur +90°C Kortslutningstemperatur +250°C Laveste kabeltemperatur ved oplægning -20°C. Under 0°C skal forsigtighed udvises
Bøjeradius	Under oplægning: 15 x D

MATERIALEKRAV / EGENSKAB

Selvslukkende	IEC 60332-1
Halogenfri	IEC 60754-1
Korrosivitet	IEC 60754-2
Røgsvag	IEC 61034
Strømbelastning	Iht. SB 2001:6 Særlig gode varmeafledningsforhold

HIK AL-S 0,6/1 kV

INSTALLATIONSKABEL HALOGENFRI

Leder tværsnit mm ²	Udv. diameter mm	Vægt Kg/km	Maks. strøm- Belastning A	Oplægning m/tromle	EAN Nr.
4 x 50	27	830	146	K18-1000	5701498014719
4 x 70	30	1170	187	K18-1000	
4 x 95	34	1450	227	K20-1000	5701498014726
4 x 120	38	1900	263	K18-500	
4 x 150	42	2210	304	K20-500	5701498014733
4 x 185	47	2800	347	K20-500	
4 x 240	53	3600	409	K22-500	5701498014740
4 x 300	58	4500	471	K24-500	

© DRAKA 2012. Alle rettigheder foreholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt juli 2016.