


## HSP-Ø 100 V - PARSNOET

### SIGNALKABLE HALOGENFRI

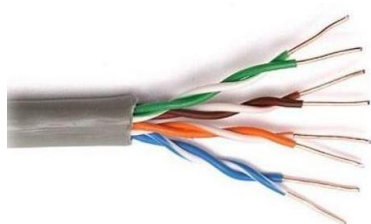

#### ANVENDELSE

Halogenfri og UV-bestandigt signalkabel til svagstrømsanlæg, f.eks. tyveri-, signal-, brand- og dataanlæg. Til indendørs fast oplægning.

#### KONSTRUKTION

<b>Leder</b>	Massiv, udglødet kobber, diameter 0,6 mm. Maks. sløjfemodstand ved 20°C: 130 Ω/km
<b>Par</b>	2 isolerede ledere snoet til par
<b>Isolation</b>	Halogenfri samt blyfri PE, Polyethylene med nominal diameter 1,0 mm
<b>Yderkappe</b>	Halogenfri komponent, UV-beständig RAL 9010. Indlagt rivetråd. Farvekode CN 1.

#### MATERIALEKRAV / EGENSKAB

<b>Selvslukkende</b>	IEC-60332-1
<b>Halogenfri</b>	IEC 60754-1 & 2
<b>Røgsvag</b>	IEC 61034
<b>UV-beständig</b>	Ja

#### TEKNISKE DATA

<b>Driftsspænding</b>	100 V
<b>Prøvespænding</b>	1500 V DC, 1 minut
<b>Temperatur</b>	Maks. ledertemperatur +70°C I drift fra -15°C til +70°C Ved installation fra 0°C til +60°C
<b>Bøjeradius</b>	Ved installation 10 x D
<b>Modstand</b>	For isolation min. 500 MΩ x Km
<b>Kapacitet</b>	Mellem lederne: Max. 60 nF/Km
<b>Impedans</b>	Ved 1 Mhz: 95 Ω ±10%

#### NORM / GODKENDELSE

##### Norm

##### Godkendelse

## HSP-Ø 100 V - PARSNOET

### SIGNALKABEL HALOGENFRI

Leder tværsnit mm <sup>2</sup>	Ydre. diameter mm	Vægt kg/km	Oplægning Længde/ m	EAN- nr.
1x2x0,6	3,6	15,3	S100	8430220109405
1x2x0,6	3,6	15,3	T500	8430220109511
1x4x0,6	4,0	22,8	S100	8430220109412
1x4x0,6	4,0	22,8	T500	8430220216929
2x2x0,6	4,8	25,4	S100	8430220109429
2x2x0,6	4,8	25,4	T500	8430220109535
3x2x0,6	5,1	32,6	S100	8430220109436
3x2x0,6	5,1	32,6	T500	8430220109542
4x2x0,6	5,6	41,1	S100	8430220109443
4x2x0,6*	5,6	41,1	S100	8430220315820
4x2x0,6	5,6	41,1	T500	8430220109559
5x2x0,6	6,3	49,6	S100	8430220109450
5x2x0,6	6,3	49,6	T500	8430220109566
6x2x0,6	6,2	55,4	S100	8430220109467
6x2x0,6 *	6,2	55,4	S100	8430220315868
6x2x0,6	6,2	55,4	T500	8430220109573
8x2x0,6	7,5	74,6	S100	8430220109474
8x2x0,6	7,5	74,6	T500	8430220109580
10x2x0,6	7,9	88,4	S100	8430220109481
10x2x0,6	7,9	88,4	R500	8430220109597
12x2x0,6	9,5	106,0	T500	8430220109603
15x2x0,6	10,3	135,8	S100	8430220109504
15x2x0,6	10,3	135,8	T500	8430220225709
20x2x0,6	11,3	171,6	S100	8430220216899
20x2x0,6	11,3	171,6	T500	8430220109627
30x2x0,6	13,3	239,0	T500	8430220109634
50x2x0,6	17,0	396,2	T500	8430220109641

\* Speciel kappefarve

© DRAKA 2012. Alle rettigheder foreholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt december 2012.