


HSPS-Ø 100 V SKÆRMET & PARSNOET SIGNALKABLE HALOGENFRI

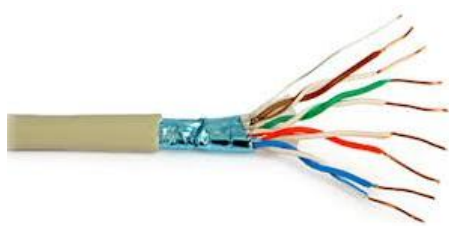

ANVENDELSE

Halogenfri og UV-bestandigt installationskabel til svagstrømsanlæg, f.eks. tyveri-, signal-, brand- og dataanlæg. Til indendørs fast oplægning.

KONSTRUKTION

Leder	Massiv, udglødet kobber, diameter 0,6 mm. Maks. sløjfemodstand ved 20°C: 130 Ω/km
Isolation	Halogenfri samt blyfri PE, Polyethylene med nominal diameter 1,0 mm
Skærm	Skærm af polyester/aluminiumsfolie. Optisk dækning 100%
Par	2 isolerede ledere snoet til par
Jordtråd	0,6mm massiv fortinnet kobbertråd
Yderkappe	Halogenfri komponent, UV-bestandig RAL 9010. Indlagt rivetråd. Farvekode CN 1.

TEKNISKE DATA

Driftsspænding	100 V
Prøvespænding	1500 V DC, 1 minut
Temperatur	Maks. ledertemperatur +70°C I drift fra -15°C til +70°C Ved installation fra 0°C til +60°C
Bøjeradius	Ved installation 10 x D
Modstand	For isolation min. 500 MΩ x Km
Kapacitet	Mellem lederne: 1 par maks. 96 nF/km Over 2 par maks. 80 nF/Km Ubalance: par-par 800 pF/Km
Impedans	Ved 1 Mhz: 95 Ω ±10%

MATERIALEKRAV / EGENSKAB

Selvslukkende	IEC 60332-1
Halogenfri	IEC 60754-1 & 2
Røgsvag	IEC 61034
UV-bestandig	Ja

NORM / GODKENDELSE

Norm	
Godkendelse	

HSPS-Ø 100 V SKÆRMET & PARSNOET SIGNALKABEL HALOGENFRI

Leder tværsnit mm ²	Udv. diameter mm	Vægt kg/km	Længde m	EAN- nr.
1X2X0,6	3,8	19,4	R100	8430220109658
1X2X0,6	3,8	19,4	T500	8430220109764
1X4X0,6	4,2	25,0	R100	8430220109665
1X4X0,6	4,2	25,0	T500	8430220109771
2X2X0,6	5,0	30,0	R100	8430220109672
2X2X0,6	5,0	30,0	T500	8430220109788
2X2X0,6 *	5,0	30,0	T500	8430220188387
3X2X0,6	5,3	37,4	R100	8430220109689
3X2X0,6	5,3	37,4	T500	8430220109795
3X2X0,6 *	5,3	37,4	T500	8430220188431
4X2X0,6	5,7	45,2	R100	8430220109696
4X2X0,6	5,7	45,2	T500	8430220109801
5X2X0,6	6,4	53,2	R100	8430220109702
5X2X0,6	6,4	53,2	T500	8430220109818
6X2X0,6	6,5	62,3	R100	8430220109719
6X2X0,6	6,5	62,3	T500	8430220109825
6X2X0,6*	6,5	62,3	T500	8430220188530
8X2X0,6	7,6	79,0	R100	8430220109726
8X2X0,6	7,6	79,0	T500	8430220109832
10X2X0,6	8,8	96,5	R100	8430220109733
10X2X0,6	8,8	96,5	T500	8430220109849
12X2X0,6	9,2	109,0	T500	8430220109856
15X2X0,6	10,4	140,8	T500	8430220109863
20X2X0,6	11,4	175,7	T500	8430220109870
30X2X0,6	14	248,0	T500	8430220416688
50X2X0,6	17,9	395,0	T500	8430220416671

* Speciel kappefarve - Blå