


CONNECTIVITY MUFFER

Multifunktionelle og kompakte optiske kabelmuffer
i tre størrelser til maks. 144, 288 eller 2688 fiber.

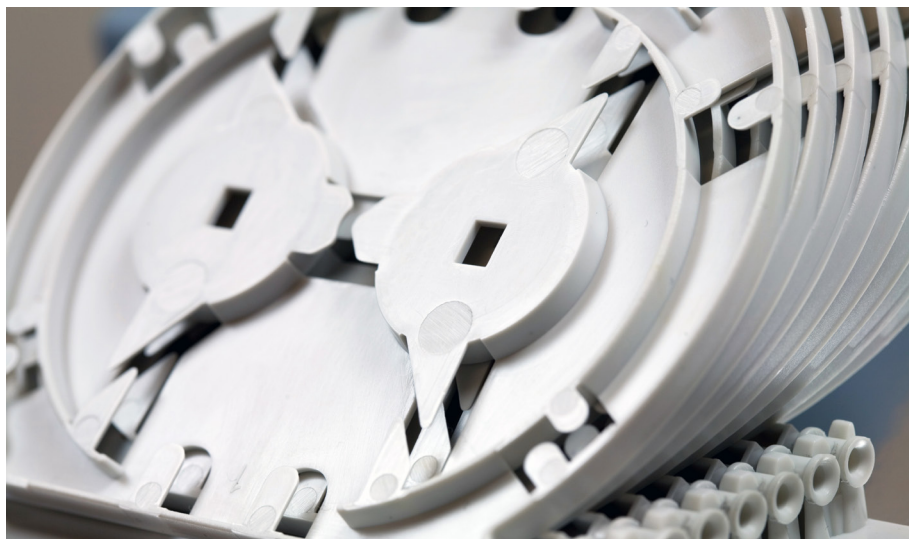



Multifunktionelle og kompakte optiske muffere i 3 størrelser.

Prysmian Groups kompakte og multifunktionelle muffere til samling af fiberoptiske kabler, fås i tre forskellige størrelser og kan benyttes med en bred vifte af forskellige kabeltyper såsom: loose tube, central tube, flextube og blæste fibre.

Alle muffere har en IP rating på IP68 iht. IEC 61300-2-23, hvilket gør dem velegnet til mange forskellige applikationer i ethvert miljø. Anvendelsen af mekanisk kabelforsegling, der ikke kræver specialværktøj reducerer ligeledes installationstiden, sammenlignet med traditionelle varmekrympsløsning.

Splidsekassetterne er fabriksmonteret og et multifunktionelt beslag kan leveres, som muliggør væg eller stolpemontering enten, lodret eller vandret. Mufferne har cirkulære porte til mekaniske entry glands og en oval port til heat shrink eller mekanisk indgang.

OAsys er navnet på koncernens connectivity portefølje, der indeholder alle vores optiske tilslutningsprodukter til samtlige kabelføringsbehov, uanset netværkstype.

De tre muffestørrelser forhandles via Lemvigh-Müller og Teklet.

OAsys

UDENDØRS CONNECTIVITY MUFFER



CMJ - Compact Multifunction Joint 144 fiber

- Op til 96 splidsninger (4 splidsninger per SC kort)
- Op til 144 splidsninger (12 splidsninger per SE kort)
- 1 oval port, 4 runde porte, 2 nødporte
- Mekaniske forseglinger i runde porte (Maks. Ø 5-7 mm)
- Enten varmekrymp eller mekanisk forsegling i oval port
- Indbygget loop basket
- Enten 4 eller 12 splidsninger per kort
- Splittere kan monteres, fra 1:4 til 1:32 split
- Kompakt størrelse L:290 x B: 231 x D164 mm
- Temperatur område fra -40 til +70 grader
- IP 68 - 5 meter vandtryk
- Download datasheet OP053-08



MMJ - Medium Multifunction Joint 288 fiber

- Op til 192 splidsninger (4 splidsninger per SC kort)
- Op til 288 splidsninger (12 splidsninger per SE kort)
- 1 oval port, 4 runde porte, 2 nødporte
- Mekaniske forseglinger til runde porte (Maks. Ø 5-7 mm)
- Enten varmekrymp eller mekanisk forsegling til oval port
- Indbygget loop basket
- Enten 4 eller 12 splidsninger per kort
- Splittere kan monteres fra 1:4 til 1:32 split
- Kompakt størrelse L:380 x B: 231 x D164 mm
- IP 68 - 5 meter vandtryk
- Temperatur område fra -40 til +70 grader
- Download datablad OP057-03



LMJ - Large Multifunction Joint 2688 fiber

- Op til 1344 splidsninger (12 fiber bakker)
- Op til 2688 splidsninger (24 fiberbakker)
- 3 forskellige størrelser alle med Ø:310mm
- Længde: lille 493mm, medium 600mm, stor 721mm
- Modulopbygget muffe
- Indbygget loop opbevaring, maks 23 tubes 2,2mm/3,4meter
- 1 oval samt 10 runde porte for mekaniske forseglinger
- Splitter moduler kan indbygges fra 1:2 til 2:64
- Track, spur og loop applikation
- SCM og SEM management
- IP68 - 5 meter (IEC 61300-2-23)
- Download datablad OP058-04

Linking the future

Vi er her for dig

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende spørgsmål og forespørgsler.

Salg:

Telefon: +45 60 39 27 14

Kundesupport:

Telefon: +45 60 39 27 16

E-mail:

dk-mms-cc@prysmiangroup.com



Følg os på de sociale medier eller vores hjemmeside og læs om vores firmanheder, nye produkter og aktiviteter eller se vores videos.

www.youtube.com/user/ThePrysmianGroup
www.facebook.com/PrysmianGroupDanmark
www.linkedin.com/prysmian-g-draka-danmark